

# Off-the-Shelf (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー

市販のプロトタイプ要件に対応するため、コネクタのワイヤゲージ適用種類の最大サイズのワイヤゲージで設計されています。ケーブル品質確保のための設計開発（機械的&電氣的）および調達時間の短縮に役立ちます。また、自動圧着機で圧着されたワイヤーハーネスを使用しており、試作品製作時の圧着不良のリスクを解消します。これらのケーブルアセンブリーは、試作品から量産品まで幅広く使用できます。



Pico-Clasp 1.00mmピッチ



Pico-Lock 1.00mmピッチ



Pico-EZmate 1.20mmピッチ




Micro-Lock Plus 1.25mmピッチ




CLIK-Mate 1.25mmピッチ



PicoBlade 1.25mmピッチ

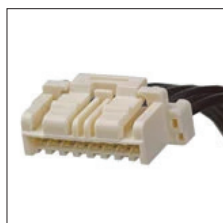


CLIK-Mate 1.50mmピッチ

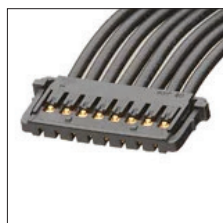

Pico-Lock 1.50mmピッチ



Pico-SPOX 1.50mmピッチ

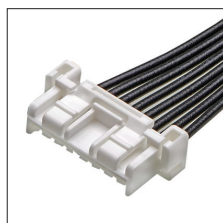


CLIK-Mate 2.00mmピッチ




DuraClík 2.00mmピッチ




EdgeLock 2.00mmピッチ

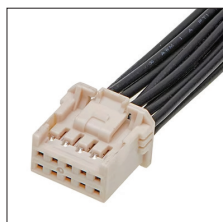

IGrid 2.00mmピッチ

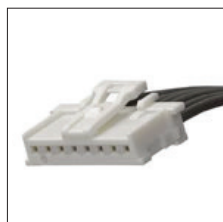

MicroClasp 2.00mmピッチ

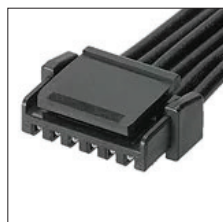

Micro-Lock Plus 2.00mmピッチ




Micro-Latch 2.00mmピッチ



Micro-One 2.00mmピッチ




Milli-Grid 2.00mmピッチ

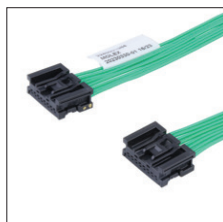

Mini50 2.00mm Pitch



Pico-Lock 2.00mmピッチ

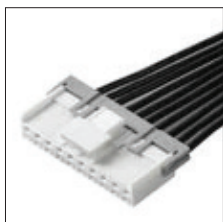


Mini-Lock 2.50mmピッチ



Nano-Fit 2.50mmピッチ




KK Plus 250

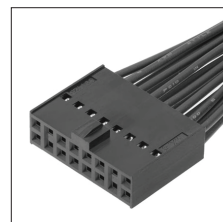


C-Grid III 2.54mmピッチ




KK 254 2.54mmピッチ

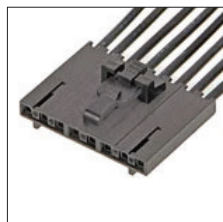

SL (Positive Latch) 2.54mmピッチ

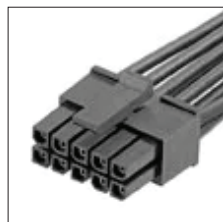

Micro-Fit 3.00mmピッチ

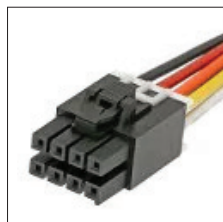

Ultra-Fit 3.50mmピッチ




KK and KK Plus 3.96mmピッチ



Mini-Fit 4.20mmピッチ


# Off-the-Shelf (OTS) ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー ▶

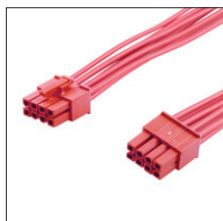


Mini-Fit Versa Color




Mini-Fit Max

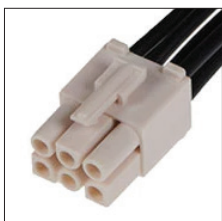

Standard .093" 6.70mmピッチ

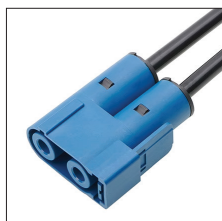

PowerWize 7.50mmピッチ

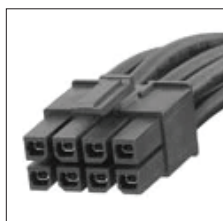

Mega-Fit 5.70mmピッチ



Super Sabre 7.50mmピッチ



Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ



MultiCat 7.40mmピッチ

## 防水ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

Mizu-P25 (Mini-Type)  
2.50mmピッチ

MX150 3.50mmピッチ



Squba 3.60mmピッチ



Squba 1.80mmピッチ

## ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ(mm)	タイプ	列数	極数	長さ(mm)
Pico-Clasp	<a href="#">15133</a>	1.00	R-R	1列	2 ~ 8	50、100、150、300、 450、600
Pico-Lock	<a href="#">15131</a>	1.00	R-R	1列	2および4	50、100、150、300、 450、600
	<a href="#">15132</a>	1.50			6 ~ 12	
	<a href="#">219656</a>	2.00	R-S		2 ~ 6	50、100、150、300、600
	<a href="#">219657</a>					
Micro-Lock Plus	<a href="#">45111</a>	1.25	R-R	1列	2 ~ 6	50、100、150、300、 450、600
	<a href="#">218101</a>	2.00			2 ~ 8	
	<a href="#">218102</a>				2 ~ 6	
Pico-EZmate	<a href="#">36920</a>	1.20	R-R	1列	2 ~ 6	50、100、150、300、 450、600
CLIK-Mate	<a href="#">224091</a>	1.25	R-R	1列	2 ~ 10	150、300、600
	<a href="#">224092</a>		R-S			
	<a href="#">15135</a>	1.50	R-R	1列	2 ~ 8	50、100、150、300、 450、600
	<a href="#">221958</a>	2.00	R-R	1列	2 ~ 10	
	<a href="#">221959</a>		R-S			

# Off-the-Shelf (OTS)

## ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ▶

製品	シリーズ番号	ピッチ(mm)	タイプ	列数	極数	長さ(mm)
PicoBlade	<a href="#">15134</a>	1.25	R-R	1列	2 ~ 8	50、100、150、300、450、600
Pico-SPOX	<a href="#">218396</a>	1.50	R-R	1列	2、3、4、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">218397</a>		R-S			
DuraClik	<a href="#">218322</a>	2.00	R-R	1列	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	<a href="#">218323</a>		R-S			
EdgeLock	<a href="#">216330</a>	2.00	R-R	1列	2、4、6、10	150、300、600
	<a href="#">216331</a>		R-S			
iGrid	<a href="#">221955</a>	2.00	R-R	1列	10 ~ 16	150、300、600
	<a href="#">221956</a>		R-S			
MicroClasp	<a href="#">15136</a>	2.00	R-R	1列	2 ~ 8	50、100、150、300、450、600
Micro-Latch	<a href="#">219678</a>	2.00	R-R	1列	2、3、4、5、6、8、10	50、100、150、300、600
Micro-One	<a href="#">219652</a>	2.00	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">219653</a>		R-S			
Milli-Grid	<a href="#">218509</a>	2.00	R-R	1列	4、6、8、10	50、100、150、300、600
	<a href="#">218510</a>		R-S			
Mini50	<a href="#">224050</a>	2.00	R-R	1列	2、4、8	150、300、600
	<a href="#">224051</a>		R-S			
KK Plus 250	<a href="#">224089</a>	2.50	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	150、300、600
	<a href="#">224090</a>	2.50	R-S	1列	2、3、4、5、6、8	150、300、600
Mini-Lock	<a href="#">15137</a>	2.50	R-R		1 ~ 15	50、100、150、300、450、600
Nano-Fit	<a href="#">45130</a>	2.50	R-R	2列	2、4、6、8	150、300、1000
	<a href="#">145130</a>		R-R	1列	3、4、5、6、7、8	75、150、300、1000
C-Grid III	<a href="#">219658</a>	2.54	R-R	2列	8、10、12、14、16	150、300、600
	<a href="#">219659</a>		R-S			
KK 254	<a href="#">217796</a>	2.54	R-R	1列	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	<a href="#">217797</a>		R-S			
SL (ポジティブラッチ)	<a href="#">216270</a>	2.54	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">216271</a>		R-S			
	<a href="#">216272</a>		P-P			
	<a href="#">216273</a>		P-S			
Micro-Fit	<a href="#">245132</a>	3.00	R-R	2列	2、4、6、8、10	150、300、1000
	<a href="#">145132</a>			1列	2 ~ 6	75、150、300、1000
	<a href="#">214770</a>					
Ultra-Fit	<a href="#">217465</a>	3.00	R-R	1列	2、3、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">217466</a>		R-S			

# Off-the-Shelf (OTS)

## ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー▶

製品	シリーズ番号	ピッチ(mm)	タイプ	列数	極数	長さ(mm)	
KK およびKK Plus	<a href="#">219664</a>	3.96	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	75、150、300、1000	
	<a href="#">219665</a>		R-S				
	<a href="#">36921</a>		R-R				
Mini-Fit	<a href="#">145135</a>	4.20	R-R	1列	2、3、4、5、6	75、150、300、1000	
	<a href="#">215320</a>		R-R		2、3、4、5、6		
	<a href="#">215321</a>		R-S				
	<a href="#">215322</a>		P-P				
	<a href="#">215323</a>	R-S	2列	2、4、6、8、10	150、300、600		
	<a href="#">215325</a>	R-R					
	<a href="#">215326</a>	4.20	R-S	2列	2、4、6、8、10	150、300、600	
	<a href="#">215327</a>		P-P				
	<a href="#">215328</a>		R-S	1列	2 ~ 6	180、500、1000、2000、3000	
	<a href="#">215330</a>		R-R				
	<a href="#">217159</a>		R-S				
	<a href="#">218310</a>		R-R				2列
	<a href="#">218311</a>		R-S				
	<a href="#">245135</a>		R-R	2、4、6、8、10	500、1000、2000		
	<a href="#">45135</a>	R-R	2、4、6、8	150、300、600			
	Mini-Fit Versa Color	<a href="#">226196</a>	4.20	R-R	2列	2、4、6、8	150、300、600
<a href="#">226245</a>		R-S					
Mini-Fit Max	<a href="#">224085</a>	4.20	R-R	2列	2、4、6、8、10	150、300、600	
	<a href="#">224086</a>	4.20	R-S				
Mega-Fit	<a href="#">45136</a>	5.70	R-R	2列	2、4、6、8、10、12	150、300、500、600、1000、2000	
標準 0.093"	<a href="#">216290</a>	6.70	R-R	1列 / 2列	1、2、3、4、6	150、300、600	
	<a href="#">216291</a>		R-S				
	<a href="#">216292</a>		P-P				
	<a href="#">216293</a>		P-S				
MultiCat	<a href="#">45141</a>	7.40	R-R	1列	3、4	300、1000	
	<a href="#">45142</a>		P-P				
Super Sabre	<a href="#">216010</a>	7.50	R-R	1列	2、3、4	150、300、600	
	<a href="#">216011</a>		R-S				
PowerWize	<a href="#">221960</a>	7.50	R-R、R-S	1列	2	1000	
Mini-Fit Sr	<a href="#">36924</a>	10.00	R-R	1列	2、3、4	150、300、1000	

# Off-the-Shelf (OTS) ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー ▶

## OTS防水ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ(mm)	タイプ	列数	極数	長さ(mm)
Mizu-P25	<a href="#">215310</a>	2.50	R-R	1列	2、3、4	150、300、600
	<a href="#">215311</a>		R-S			
	<a href="#">215312</a>		P-P			
	<a href="#">215313</a>		P-S			
MX150	<a href="#">216280</a>	3.50	R-R	1列	2、3、4、6	150、300、600
	<a href="#">216281</a>		R-S			
	<a href="#">216282</a>		P-P			
	<a href="#">216283</a>		P-S			
	<a href="#">216285</a>		R-R	2列		
	<a href="#">216286</a>		R-S			
	<a href="#">216287</a>		P-P			
	<a href="#">216288</a>		P-S			
Squba	<a href="#">45145</a>	1.80	P-P	1列	2、4、6、8、10	150、300、1000
	<a href="#">45146</a>		P-P			
	<a href="#">216620</a>	3.60	R-R		2、3、4	150、300、600
	<a href="#">216621</a>		R-S			
	<a href="#">216622</a>		P-P			
	<a href="#">216623</a>		P-S			

<https://www.molex.com/en-us/products/cable-assemblies/power-and-signal-cable-assemblies>